


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

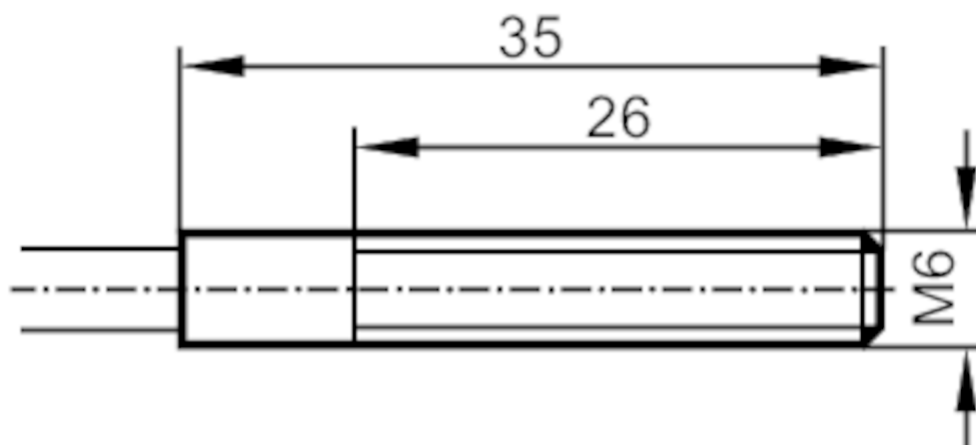

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OBF
--	-----

OBF

Glassfiberoptikk [mm]	70,00
-----------------------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...70,00
---------------------------	----------------

Mekaniske data

Versjon av følehode	rett
Følehovede tråd	M6
Følehovede lengde [mm]	35,00
Total lengde [mm]	1 000,00
Liten bøyeradius [mm]	30,00
Fibermateriale	PMMA
Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PE

E20632



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)

Kutter for fiberoptikk:, E20600

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.