


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

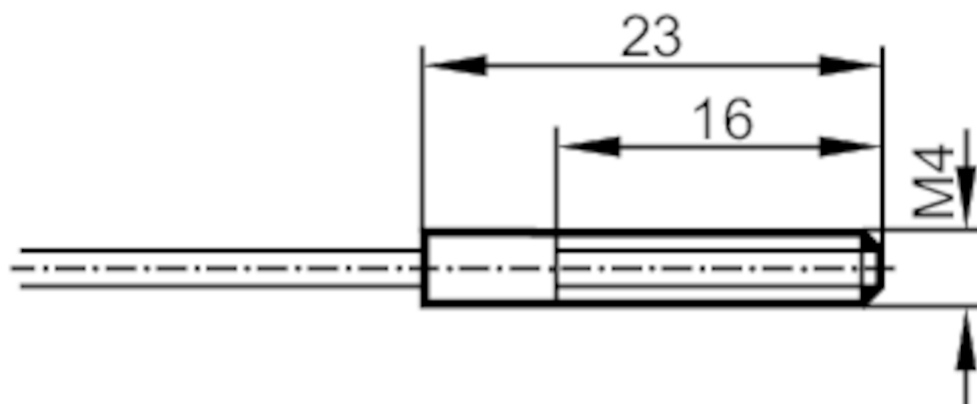

Applikasjon		
Funksjon prinsipp		Sensor for diffus refleksjon
Applikasjon		Liten bøyeradius
Deteksjonsområde		
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Glassfiberoptikk	[mm]	20,00
OBF		
Glassfiberoptikk	[mm]	25,00
OCF (High Power)		
Glassfiberoptikk	[mm]	200,00
OO50		
Glassfiberoptikk	[mm]	60,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...70,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	33,00
Versjon av følehode		rett
Følehovede tråd		M4

E20639



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	10,00
Fiberarrangement		⊙
Kjerne diameter	[mm]	2 x 0,5
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PE

Tilbehør

Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M4
	Tannlåseskive: 2
Tilbehør (valgfritt)	Kutter for fiberoptikk:, E20600

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------