


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-E1/2,5M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

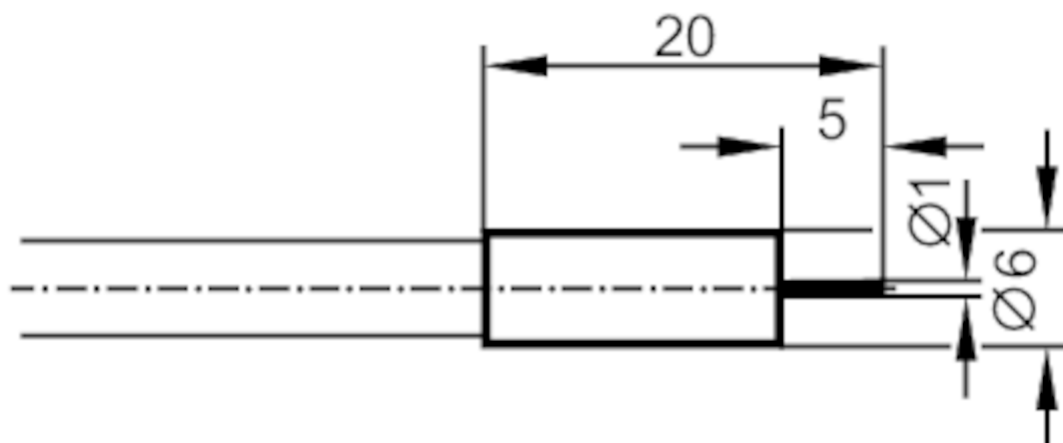

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OKF; OUF
--	----------

OKF

Glassfiberoptikk	[mm]	6,00
------------------	------	------

OUF

Glassfiberoptikk	[mm]	6,00
------------------	------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...150,00
----------------------	------	-----------------

Mekaniske data

Versjon av følehode		rett
Følehovede diameter	[mm]	1,00
Følehovede lengde	[mm]	5,00
Total lengde	[mm]	2 500,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)

E20698



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-E1/2,5M

Fiberskjede materiale

metall silikon

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.