


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-E-A-M4R/1m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

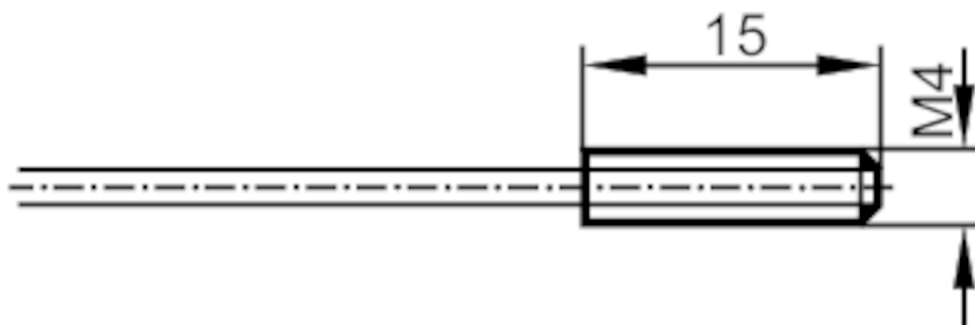

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OBF

OBF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...70,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M4

Følehovede lengde

[mm]

15,00

Total lengde

[mm]

1 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Fibermateriale

akryl

Fiberhodet materiale

aluminium

Fiberskjede materiale

PE

E20701



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-E-A-M4R/1m

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.