




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH080MSS0002B08

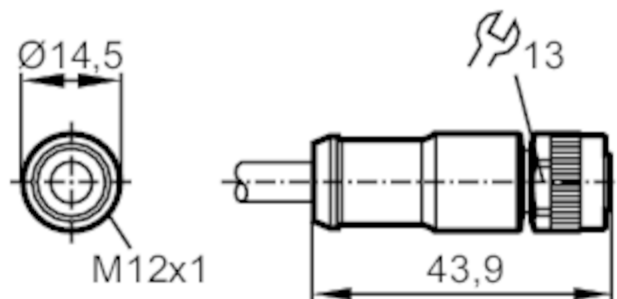

Applikasjon

Spesiell egenskap	Skjermet kabel
-------------------	----------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC/DC
--------------------	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	125,50
Dimensjoner [mm]	14,50 x 14,50 x 43,90
Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH080MSS0002B08

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, svart, beskyttet; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet



Tilkobling

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

farger til DIN 47100 Lederfarger :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
WH =	hvit
YE =	gul
screen =	skjerm