


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-18-A-A-M6/1M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

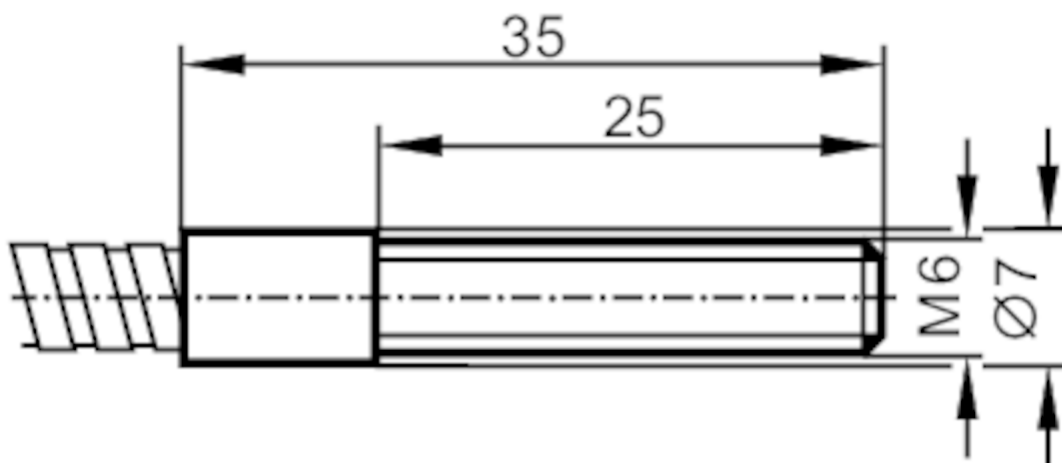

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OGF

OGF

Glassfiberoptikk

[mm]

15,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M6

Følehovede lengde

[mm]

25,00

Total lengde

[mm]

1 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Materialer

Adapter: PPE

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

Fiberskjede materiale

PVC

E20742



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-18-A-A-M6/1M

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------