


Følehode for fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

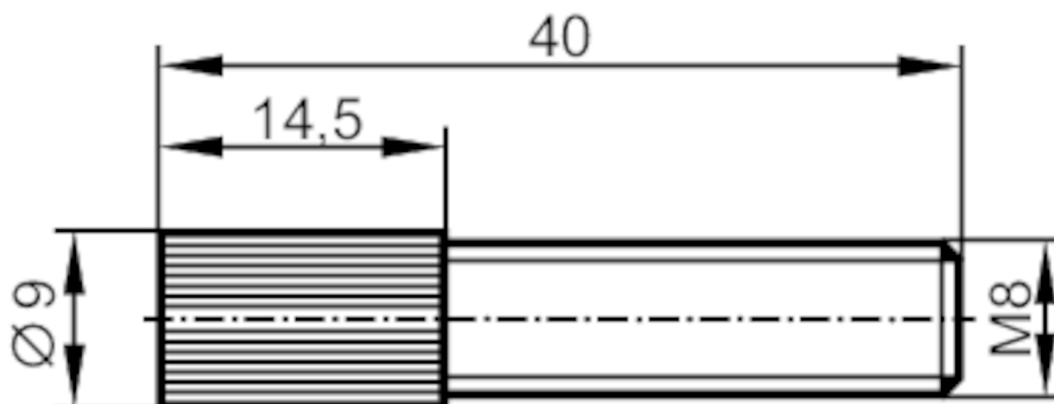

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OB50; OBF; OO50

OB50

Glassfiberoptikk [mm]

55,00

OBF

Glassfiberoptikk [mm]

110,00

OO50

Glassfiberoptikk [mm]

235,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-40,00...70,00

Mekaniske data

Vekt [g]

16,20

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M8

Total lengde [mm]

koblingsbar

Fiberarrangement



Kjerne diameter [mm]

2 x 1,5

**Følehode for fiberoptisk diffus refleksjonssensor**

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Materialer	hus: messing messing hvit bronsebelagt
Fibermateriale	PMMA
Fiberhodet materiale	aluminium
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M8
	skiver: 2
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.