


## Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPA

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

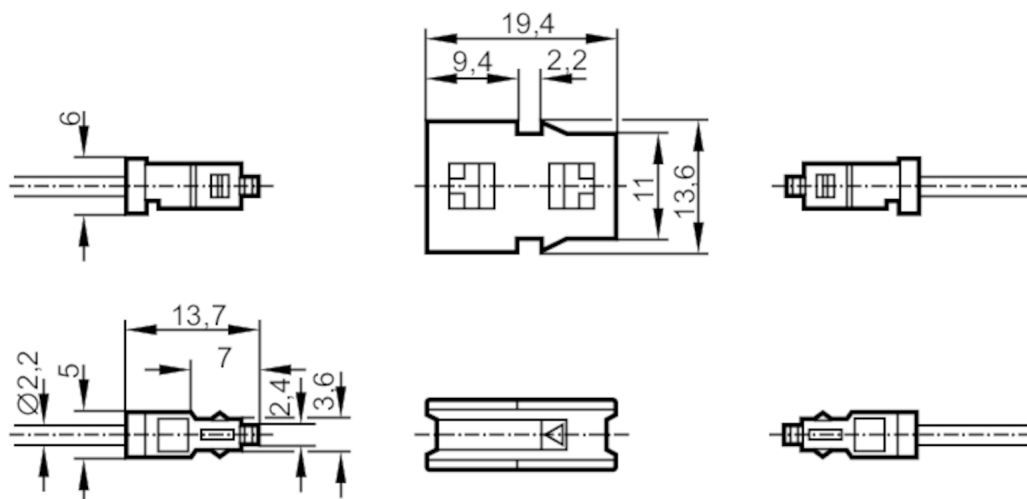

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -30,00...70,00 |
|----------------------|------|----------------|

## Mekaniske data

|                       |      |                                                       |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------|
| Vekt                  | [g]  | 45,80                                                 |
| Versjon av følehode   |      | rett                                                  |
| Total lengde          | [mm] | 2 000,00; (fiber festet på den ene siden 2 x 1000 mm) |
| Liten bøyeradius      | [mm] | 30,00                                                 |
| Fiberdiameter         | [mm] | 1                                                     |
| Fibermateriale        |      | PMMA                                                  |
| Fiberskjede materiale |      | PE                                                    |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|