


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-50-V-V-R5

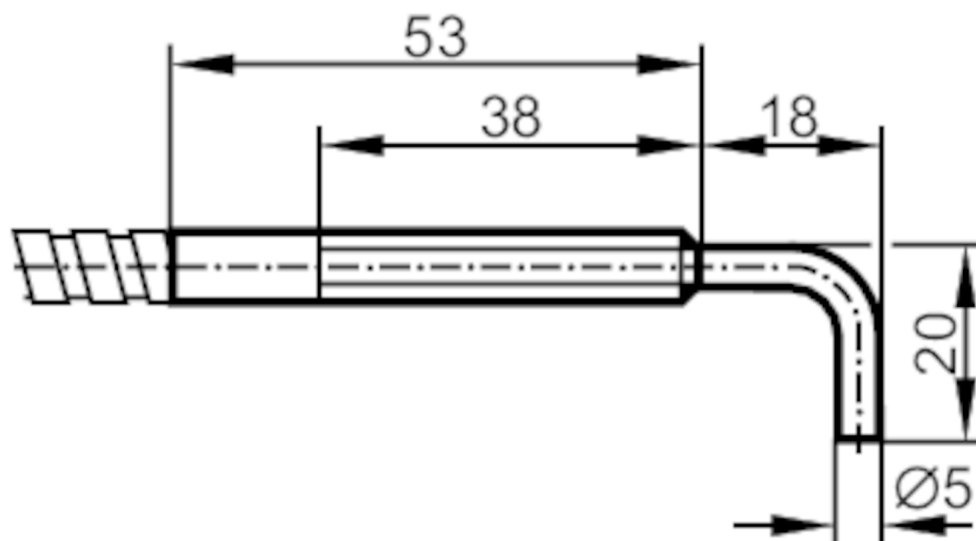

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OBF; ODF; OMF
--	---------------

OBF

Glassfiberoptikk	[mm]	150,00
------------------	------	--------

ODF

Glassfiberoptikk	[mm]	1,00
------------------	------	------

OMF

Glassfiberoptikk	[mm]	175,00
------------------	------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-58,00...315,00
----------------------	------	-----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	126,00
------	-----	--------

Versjon av følehode		vinklet
---------------------	--	---------

Følehovede diameter	[mm]	5,00
---------------------	------	------

Total lengde	[mm]	900,00
--------------	------	--------

Liten bøyeradius	[mm]	19,00
------------------	------	-------

Fiberarrangement		Ⓢ
------------------	--	---

E20826



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-50-V-V-R5

Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Tilbehør	
Varer som leveres	låsemuttere:: 2
	fjærskiver: 2
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.