


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-M4

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

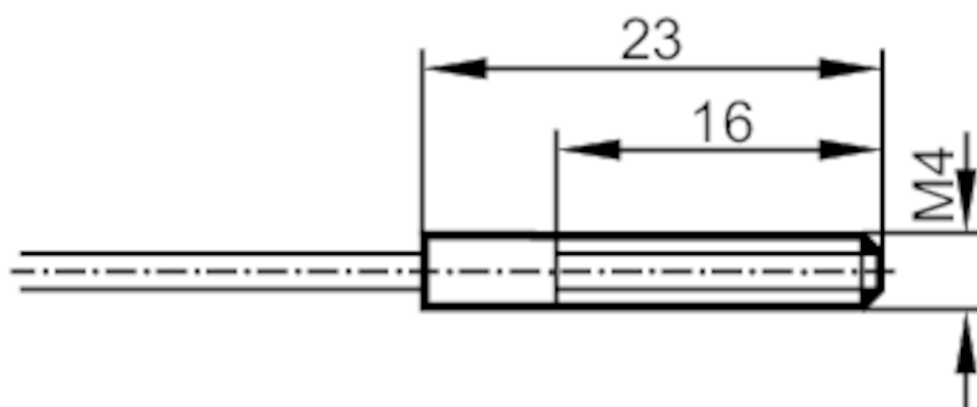

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OKF; OUF
--	----------

OKF

Glassfiberoptikk	[mm]	20,00
------------------	------	-------

OUF

Glassfiberoptikk	[mm]	20,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Versjon av følehode	rett
Følehovede tråd	M4
Total lengde	[mm] 600,00
Liten bøyeradius	[mm] 20,00
Materialer	Adapter: ABS
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	aluminium

E20835



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-M4

Fiberskjede materiale	PVC
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.