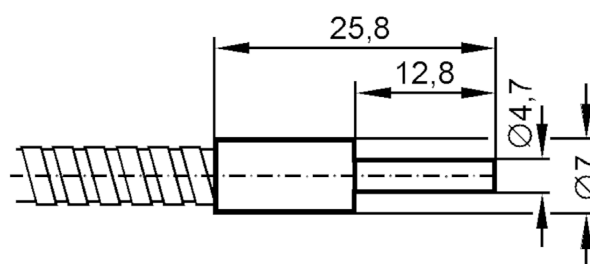



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-50-V-V-E4,7


Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OBF; ODF; OMF

OBF

Glassfiberoptikk

[mm]

150,00

ODF

Glassfiberoptikk

[mm]

1,00

OMF

Glassfiberoptikk

[mm]

175,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-58,00...315,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

112,50

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

4,70

Total lengde

[mm]

900,00

Fiberarrangement



Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

Fiberskjede materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.