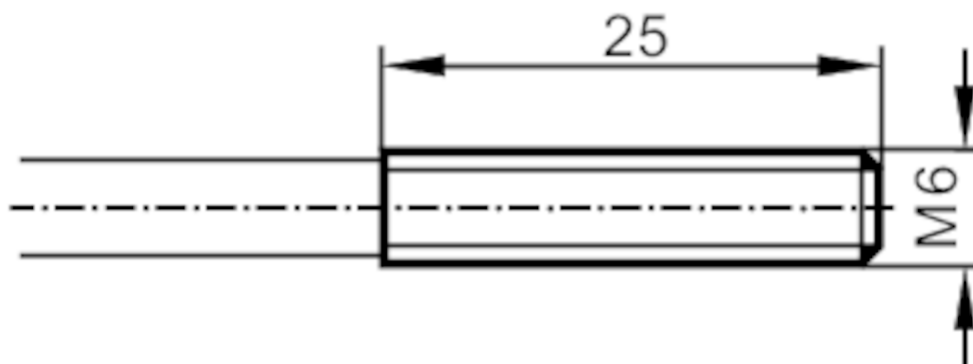


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-M6


Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
Applikasjon	For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OCF; OKF; OOF; OUF
--	--------------------

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk	[mm]	330,00
------------------	------	--------

OKF

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

OOF

Glassfiberoptikk	[mm]	200,00
------------------	------	--------

OUF

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	42,50
Versjon av følehode		rett
Følehovede tråd		M6

E20051



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-M6

Følehovede lengde	[mm]	25,00
Total lengde	[mm]	600,00; (+20 mm)
Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fiberarrangement		Ⓢ
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PVC

Tilbehør

Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M6, rustfritt stål:
	Tannlåseskive: 2
	riflet mutter: 1 x M11

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------