


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-V-E1

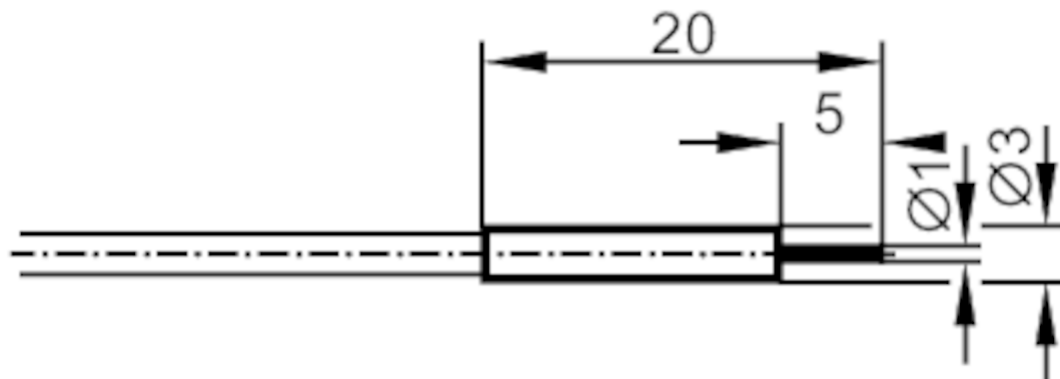

Applikasjon		
Funksjon prinsipp		Sensor for diffus refleksjon
Applikasjon		For bruk i industrielle miljøer
Deteksjonsområde		
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
OKF		
Glassfiberoptikk	[mm]	8,00
OOF		
Glassfiberoptikk	[mm]	24,00
OUF		
Glassfiberoptikk	[mm]	8,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	37,50
Versjon av følehode		rett
Følehovede diameter	[mm]	1,00

E20053



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-V-E1

Følehovede lengde	[mm]	5,00
Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fiberarrangement		①
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		PVC
Tilbehør		
Varer som leveres		Monteringsklemmer:, E20107
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.