


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-R4

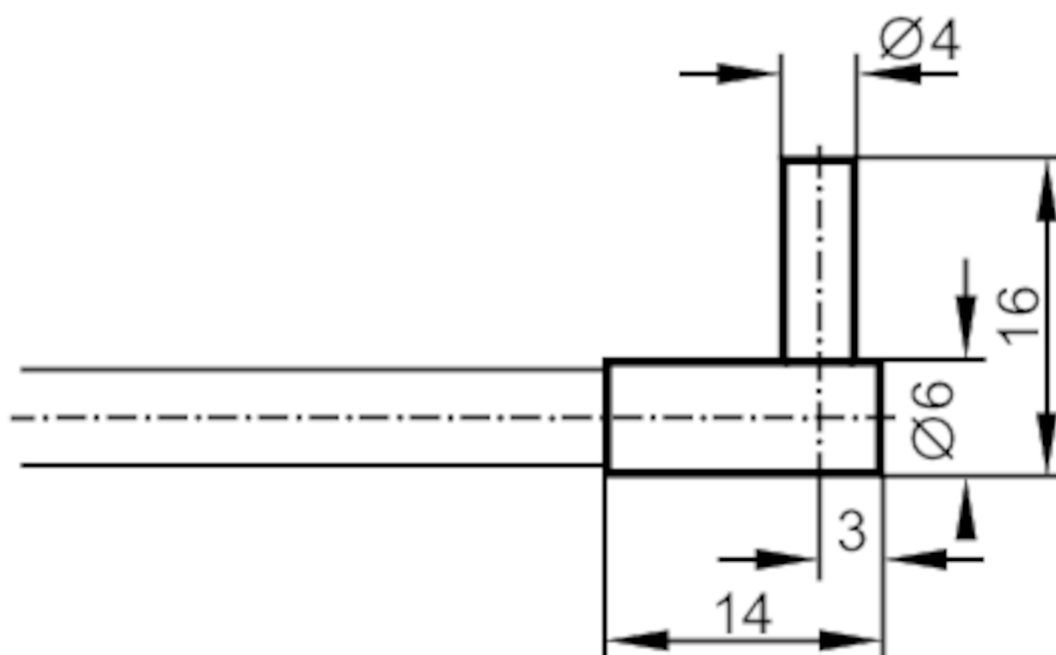

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk

[mm]

340,00

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

OOF

Glassfiberoptikk

[mm]

200,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

47,00

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

4,00

E20054



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-R4

Følehovede lengde	[mm]	10,00
Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fiberarrangement		①
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PVC
Tilbehør		
Varer som leveres		E20103
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.