


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-M6

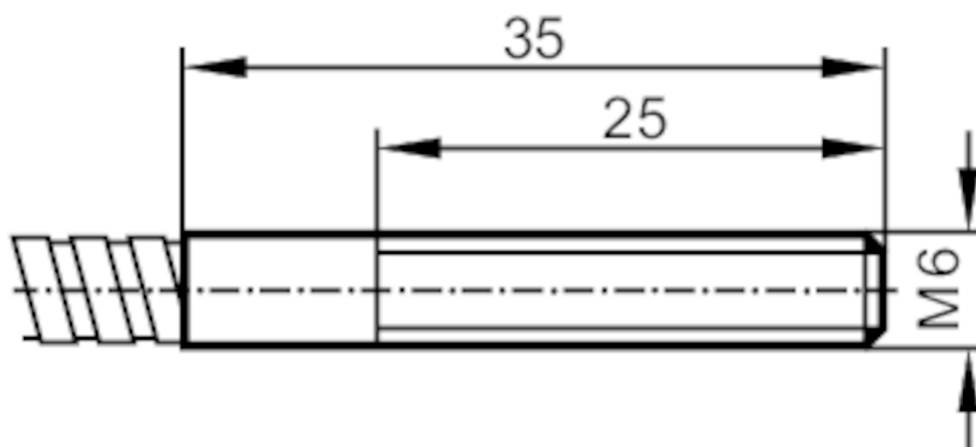

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Glassfiberoptikk	[mm]	330,00
------------------	------	--------

OKF

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

OOF

Glassfiberoptikk	[mm]	200,00
------------------	------	--------

OUF

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...290,00
----------------------	------	-----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	48,50
------	-----	-------

Versjon av følehode		rett
---------------------	--	------

Følehovede tråd		M6
-----------------	--	----

E20055



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-M6

Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00; (for fast installasjon)
Fiberarrangement		Ⓜ
Materialer		Adapter: ABS
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		aluminium
Tilbehør		
Varer som leveres		sekskantmutter: 2 x M6, rustfritt stål:
		Tannlåseskive: 2
		riflet mutter: 1 x M11
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.