


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-R4

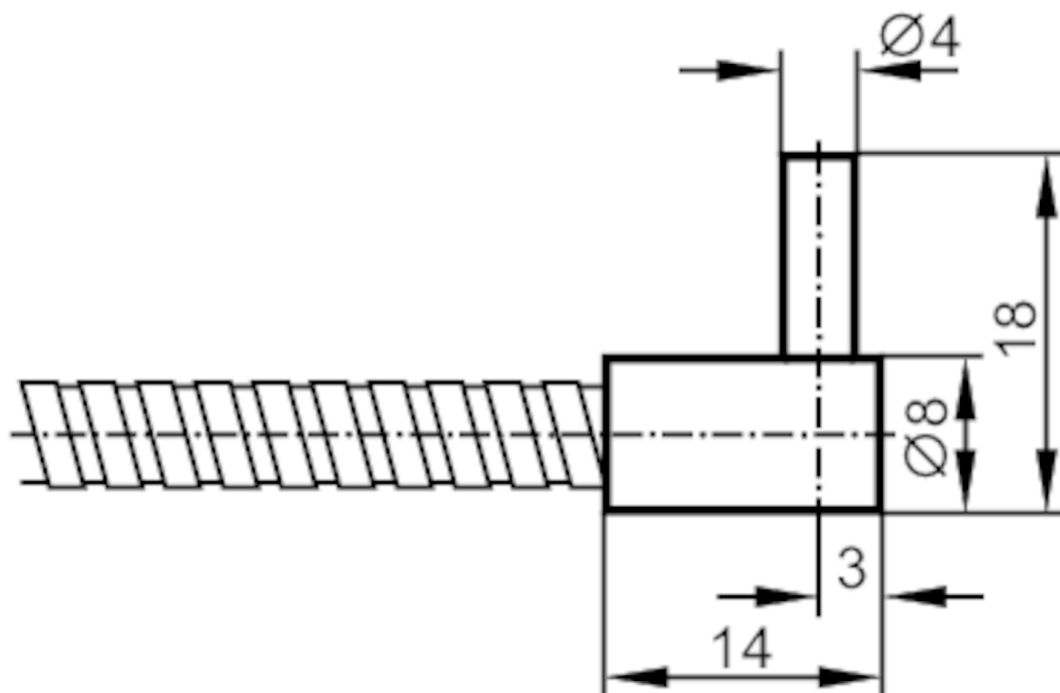

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk [mm] 290,00

OKF

Glassfiberoptikk [mm] 40,00

OOF

Glassfiberoptikk [mm] 200,00

OUF

Glassfiberoptikk [mm] 40,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt [g] 51,50

Versjon av følehode vinklet

Følehovede diameter [mm] 4,00

E20058



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-R4

Følehovede lengde	[mm]	10,00
Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00; (for fast installasjon)
Fiberarrangement		①
Materialer		Adapter: ABS
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		aluminium
Tilbehør		
Varer som leveres		Monteringsklemmer:, E10221
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.