


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-M4

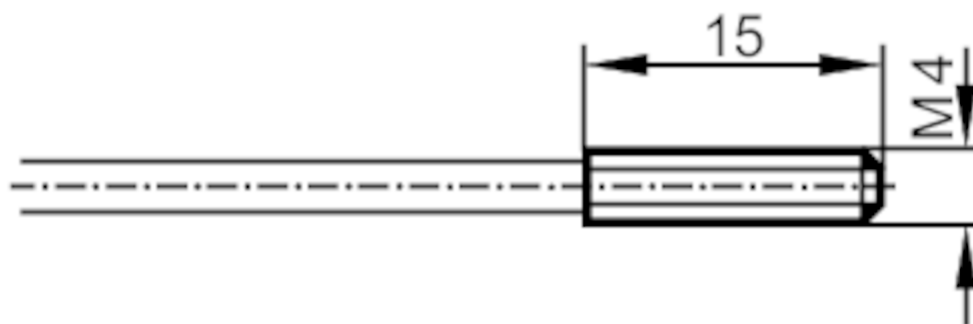

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
Applikasjon	Liten bøyeradius

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OCF; OKF; OOF; OUF
--	--------------------

OCF (High Power)

Utvalg av fiberoptikk [mm]	790,00
----------------------------	--------

OKF

Utvalg av fiberoptikk [mm]	120,00
----------------------------	--------

OOF

Utvalg av fiberoptikk [mm]	400,00
----------------------------	--------

OUF

Utvalg av fiberoptikk [mm]	120,00
----------------------------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
---------------------------	----------------

Mekaniske data

Vekt [g]	41,00
Versjon av følehode	rett
Følehovede tråd	M4



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-M4

Følehovede lengde	[mm]	15,00
Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	10,00
Fiberarrangement		●
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PVC

Tilbehør

Varer som leveres	sekskantmutter: 4 x M4
	Tannlåseskive: 4
	riflet mutter: 1 x M11

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------