




Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-E2,5

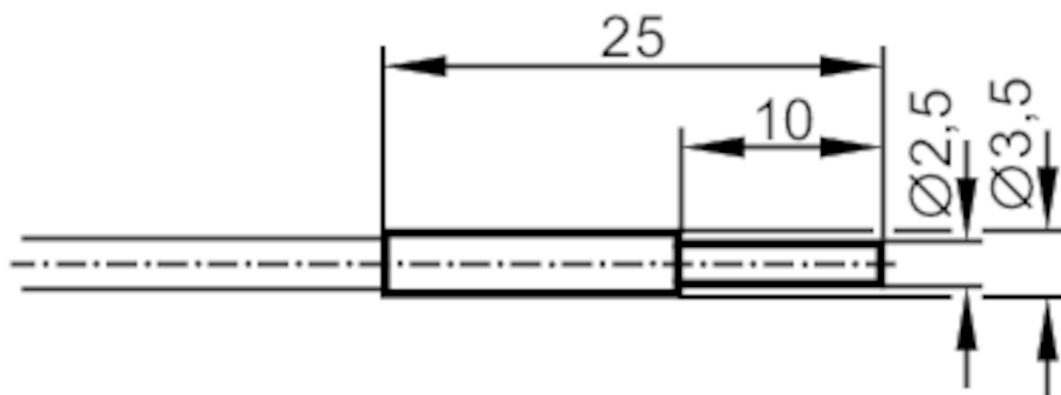

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
Applikasjon	Liten bøyeradius

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OCF; OKF; OOF; OUF
--	--------------------

OCF (High Power)

Utvalg av fiberoptikk [mm]	1 020,00
----------------------------	----------

OKF

Utvalg av fiberoptikk [mm]	120,00
----------------------------	--------

OOF

Utvalg av fiberoptikk [mm]	400,00
----------------------------	--------

OUF

Utvalg av fiberoptikk [mm]	120,00
----------------------------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
---------------------------	----------------

Mekaniske data

Vekt [g]	53,50
Versjon av følehode	rett
Følehovede diameter [mm]	2,50

E20060



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-E2,5

Følehovede lengde	[mm]	10,00
Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	10,00
Fiberarrangement		
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PVC
Tilbehør		
Varer som leveres		E20106
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.