


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-V-E1

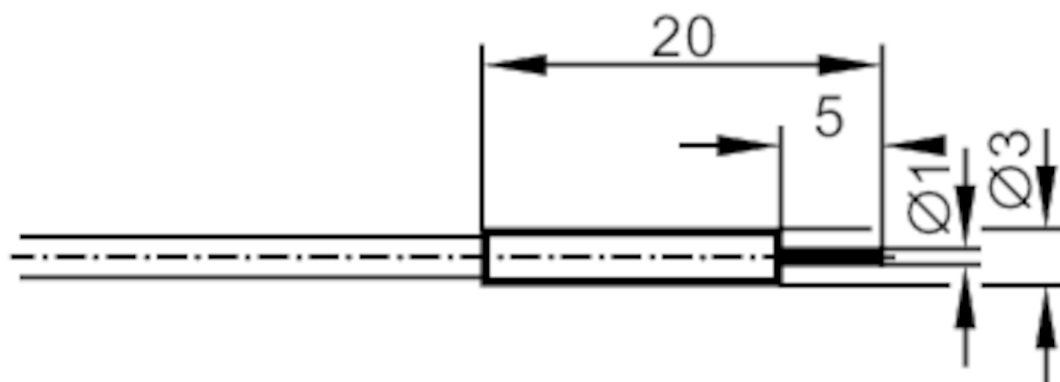

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Applikasjon

Liten bøyeradius

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

420,00

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

50,00

OOF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

160,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

50,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

49,00

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

1,00

E20061



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-V-E1

Følehovede lengde	[mm]	5,00
Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	10,00
Fiberarrangement		
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		PVC
Tilbehør		
Varer som leveres		Monteringsklemmer:, E20107
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.