




Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-R3

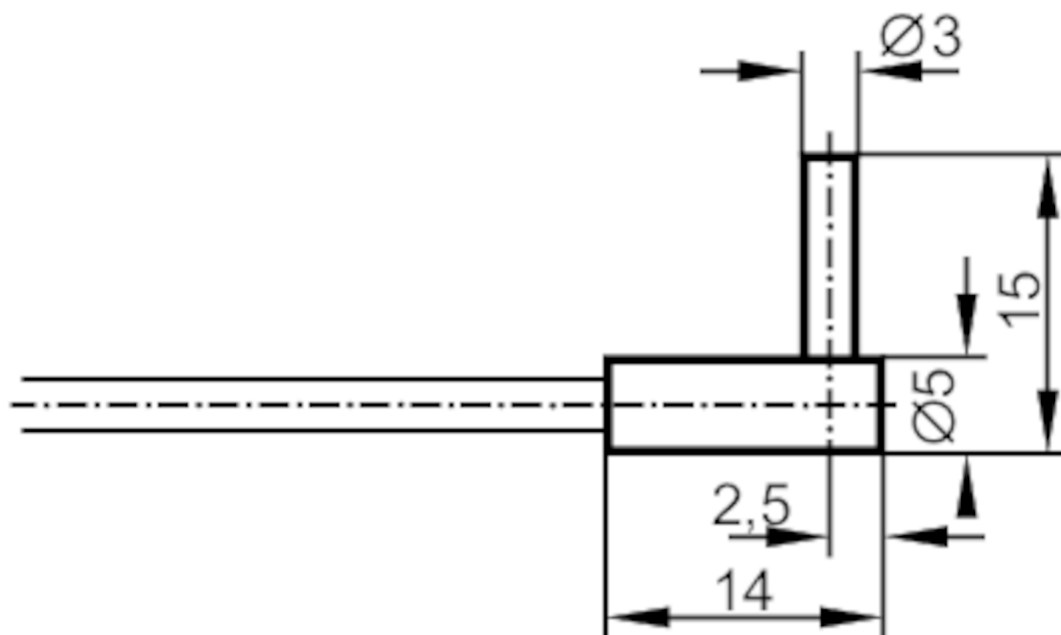

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
Applikasjon	Liten bøyeradius

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OKF; OUF; OOF
--	---------------

OKF

Utvalg av fiberoptikk [mm]	120,00
----------------------------	--------

OOF

Utvalg av fiberoptikk [mm]	400,00
----------------------------	--------

OUF

Utvalg av fiberoptikk [mm]	120,00
----------------------------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
---------------------------	----------------

Mekaniske data

Vekt [g]	56,00
Versjon av følehode	vinklet
Følehovede diameter [mm]	3,00
Følehovede lengde [mm]	10,00
Total lengde [mm]	600,00

E20062



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-R3

Liten bøyeradius	[mm]	10,00
Fiberarrangement		●
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PVC
Tilbehør		
Varer som leveres		E20104
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.