


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-M6/1M

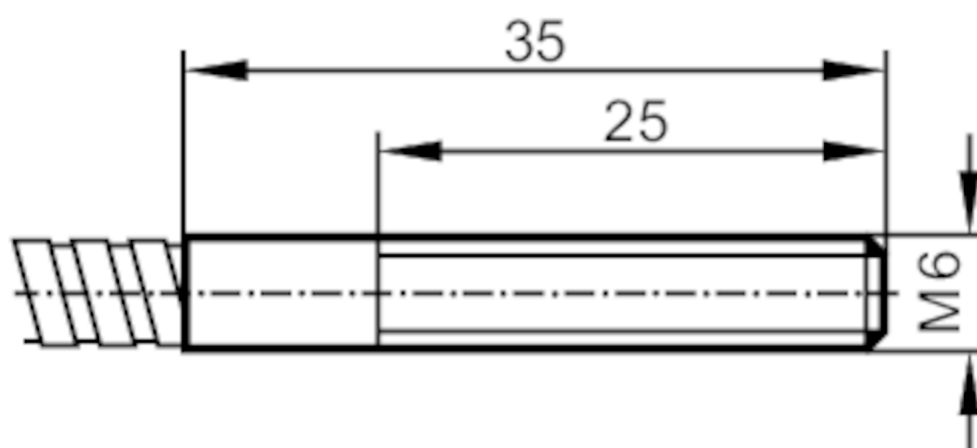

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
Applikasjon	Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OKF; OUF; OOF; OCF
OCF	
Glassfiberoptikk [mm]	330,00
OKF	
Glassfiberoptikk [mm]	40,00
OOF	
Glassfiberoptikk [mm]	200,00
OUF	
Glassfiberoptikk [mm]	40,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...290,00
---------------------------	-----------------

Mekaniske data

Vekt [g]	59,50
Versjon av følehode	rett
Følehovede tråd	M6



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-M6/1M

Følehovede lengde	[mm]	35,00
Total lengde	[mm]	1 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00; (for fast installasjon)
Fiberarrangement		Ⓜ
Materialer		Adapter: ABS
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		aluminium
Tilbehør		
Varer som leveres		sekskantmutter: 2 x M6, rustfritt stål:
		Tannlåseskive: 2
		riflet mutter: 1 x M11
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.