


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-R4/1,5

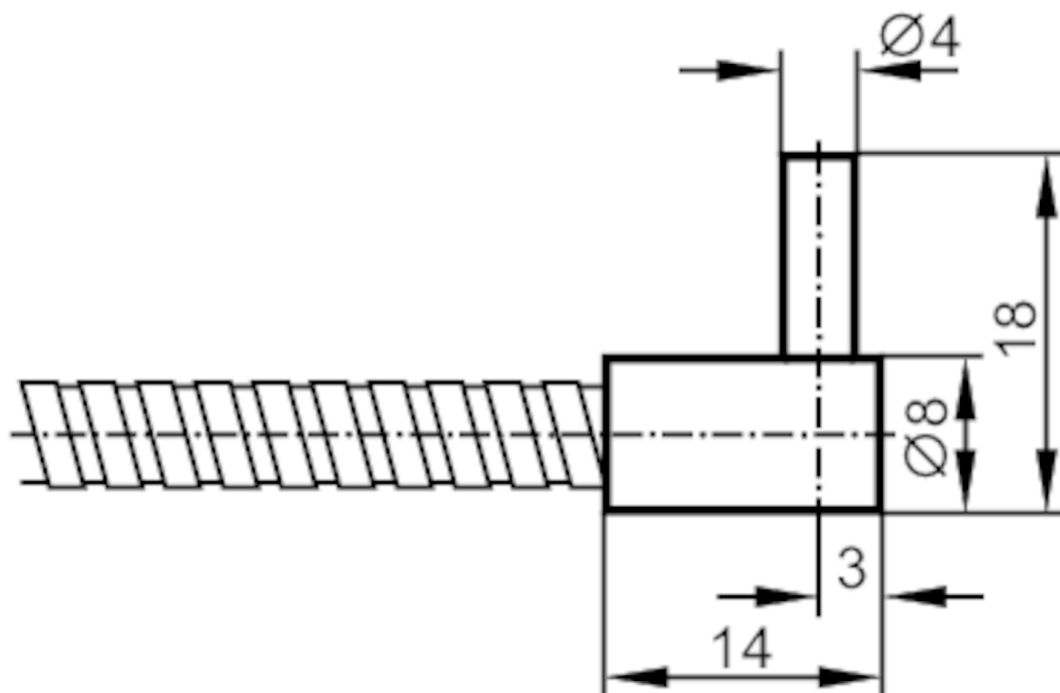

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF; OOF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

36,00

OOF

Glassfiberoptikk

[mm]

180,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

36,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

72,00

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

4,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

1 500,00

E20072



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-R4/1,5

Liten bøyeradius	[mm]	20,00; (for fast installasjon)
Fiberarrangement		ⓘ
Materialer		Adapter: ABS
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		aluminium
Tilbehør		
Varer som leveres		Monteringsklemmer:, E10221
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.