


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-V-E1/1M

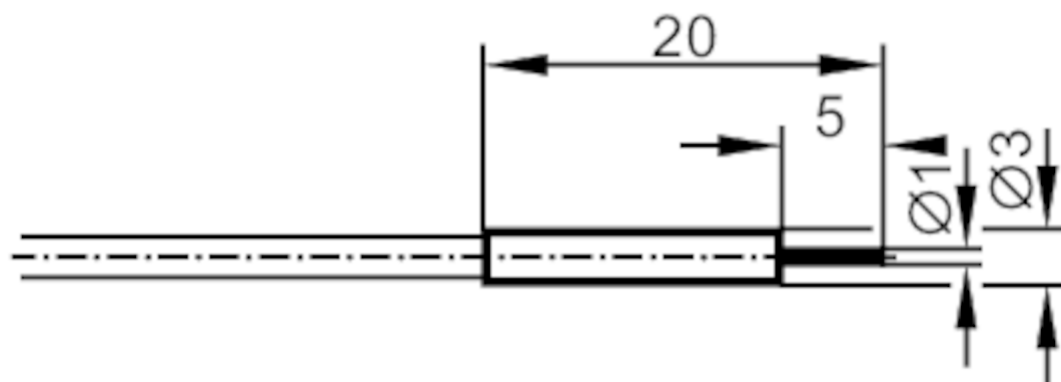

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF; OOF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

8,00

OOF

Glassfiberoptikk

[mm]

24,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

8,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

41,00

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

1,00

Følehovede lengde

[mm]

5,00

Total lengde

[mm]

1 000,00

E20077



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-V-E1/1M

Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fiberarrangement		
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		PVC
Tilbehør		
Varer som leveres		Monteringsklemmer:, E20107
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.