


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-E3

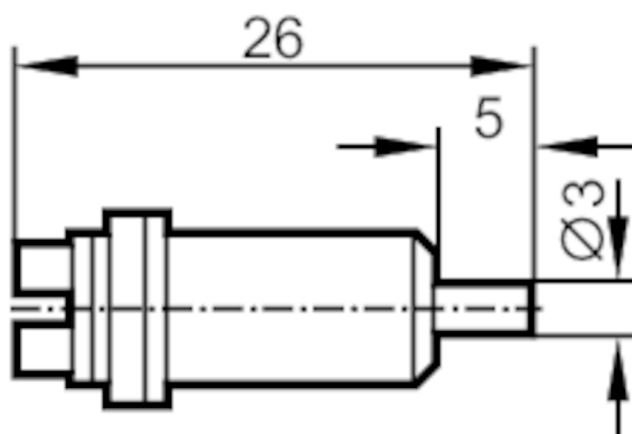

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
Applikasjon	For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OCF; OKF; OUF
--	---------------

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk	[mm]	360,00
------------------	------	--------

OKF

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

OUF

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	12,50
Versjon av følehode		rett
Følehovede diameter	[mm]	3,00
Total lengde	[mm]	26,00
Fiberarrangement		ⓘ

E20078



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-E3

Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	messing
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.