


## Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-E3/1M

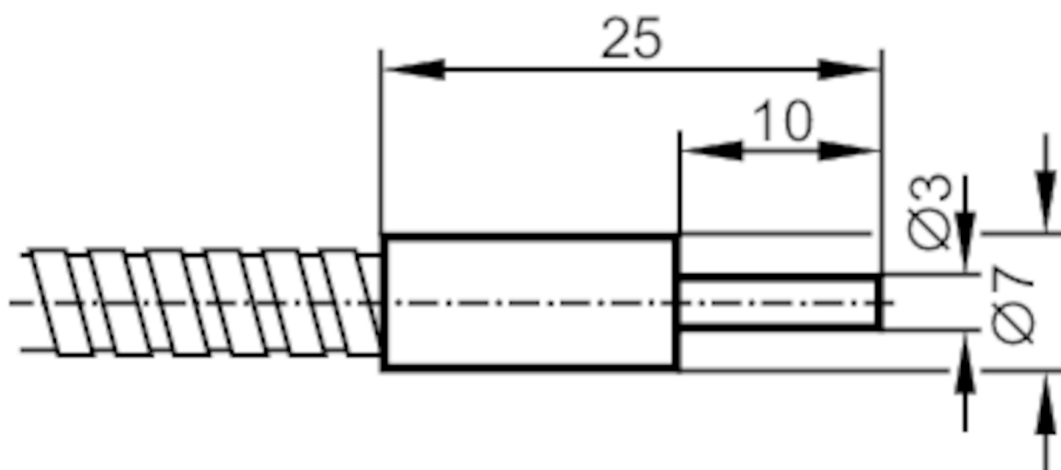

## Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer

## Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OCF; OKF; OOF; OUF

## OCF (High Power)

Glassfiberoptikk [mm] 320,00

## OKF

Glassfiberoptikk [mm] 40,00

## OOF

Glassfiberoptikk [mm] 200,00

## OUF

Glassfiberoptikk [mm] 40,00

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...290,00

## Mekaniske data

Vekt [g] 63,00

Versjon av følehode rett

Følehovede diameter [mm] 3,00

# E20080



## Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-E3/1M

|                       |      |                                |
|-----------------------|------|--------------------------------|
| Total lengde          | [mm] | 1 000,00                       |
| Liten bøyeradius      | [mm] | 20,00; (for fast installasjon) |
| Fiberarrangement      |      | ①                              |
| Materialer            |      | Adapter: ABS                   |
| Fibermateriale        |      | glass                          |
| Fiberhodet materiale  |      | aluminium                      |
| Fiberskjede materiale |      | aluminium                      |
| <b>Tilbehør</b>       |      |                                |
| Varer som leveres     |      | E20102                         |
| <b>Merknader</b>      |      |                                |
| Antall i forpakning   |      | 1,00 stk.                      |