


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-M6/1M

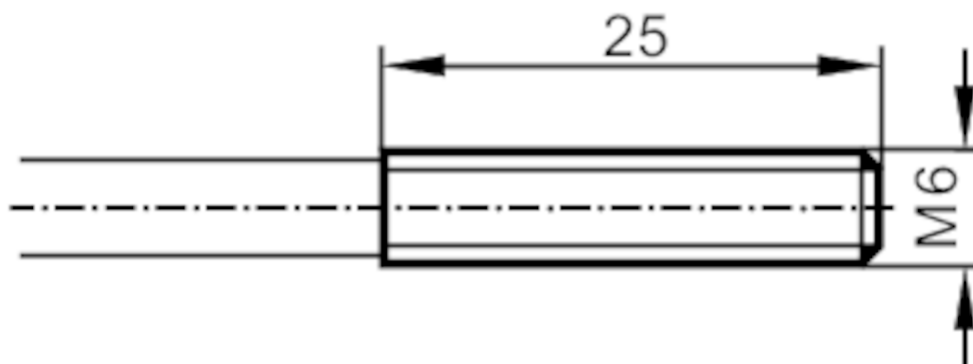

Applikasjon		
Funksjon prinsipp		Sensor for diffus refleksjon
Applikasjon		For bruk i industrielle miljøer
Deteksjonsområde		
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype		OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)		
Glassfiberoptikk	[mm]	340,00
OKF		
Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
OUF		
Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	50,00
Versjon av følehode		rett
Følehovede tråd		M6
Følehovede lengde	[mm]	25,00
Total lengde	[mm]	1 000,00



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-M6/1M

Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fiberarrangement		ⓘ
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PVC
Tilbehør		
Varer som leveres		sekskantmutter: 2 x M6, rustfritt stål:
		Tannlåseskive: 2
		riflet mutter: 1 x M11
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.