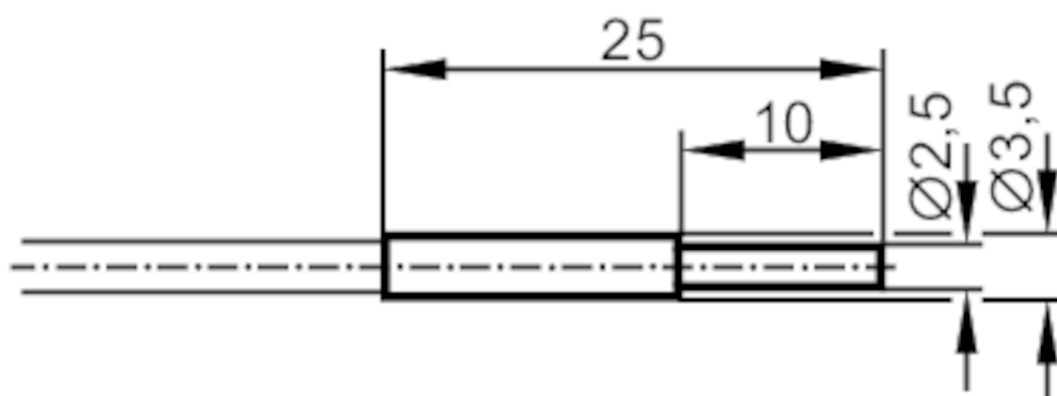



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-E2,5/1M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring


Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OKF; OUF
--	----------

OKF

Utvalg av fiberoptikk	[mm]	120,00
-----------------------	------	--------

OUF

Utvalg av fiberoptikk	[mm]	120,00
-----------------------	------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Versjon av følehode		rett
Følehovede diameter	[mm]	2,50
Følehovede lengde	[mm]	10,00
Total lengde	[mm]	1 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	10,00
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass

E20091



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-E2,5/1M

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.