




Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-R4/1,2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20351

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

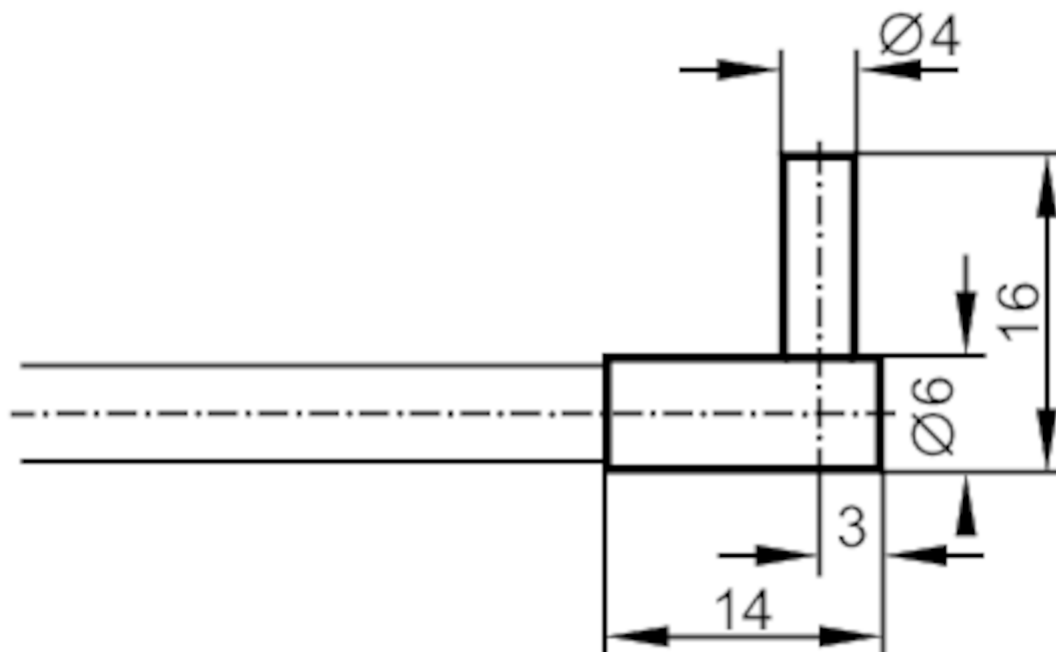

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

4,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

1 200,00

E20093



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-R4/1,2M

Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PVC
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.