




Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

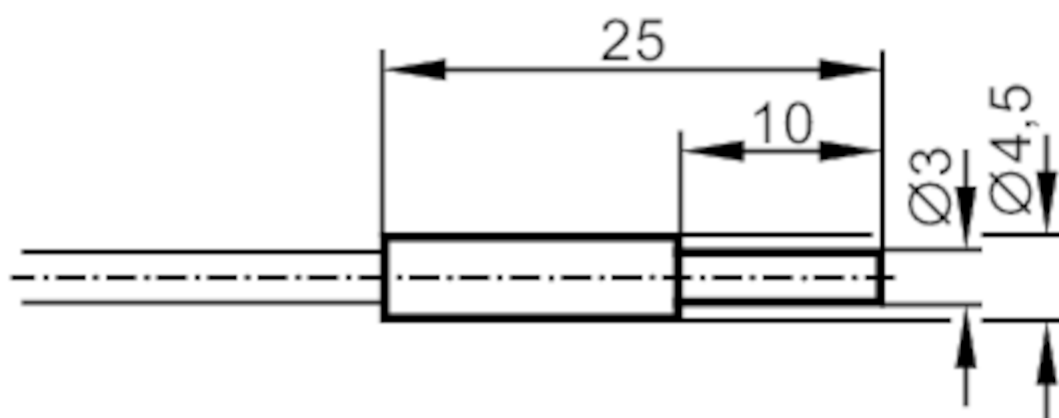

Applikasjon

Funksjon prinsipp Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk [mm] 40,00

OUF

Glassfiberoptikk [mm] 40,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode rett

Følehovede diameter [mm] 3,00

Følehovede lengde [mm] 25,00

Total lengde [mm] 800,00

Liten bøyeradius [mm] 20,00

Materialer Adapter: PPE

Fibermateriale glass

E20095



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.