


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

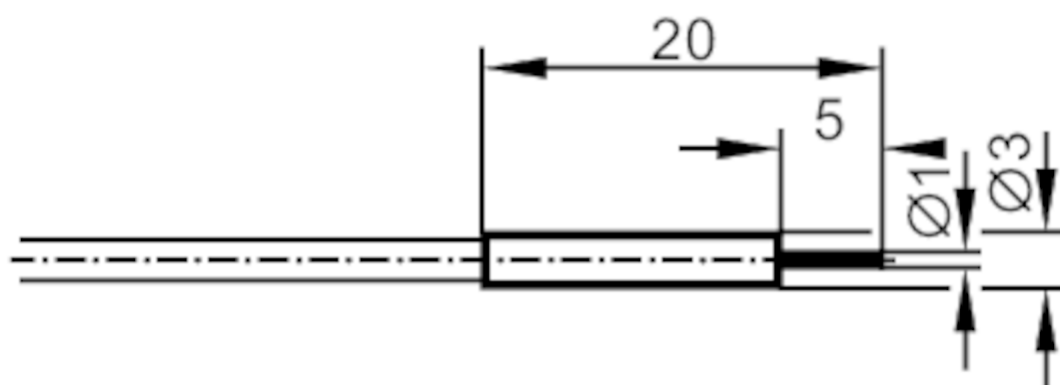

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

8,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

8,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

1,00

Følehovede lengde

[mm]

5,00

Total lengde

[mm]

800,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Materialer

Adapter: PPE

Fibermateriale

glass

E20096



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	PVC
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.