


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-A-A-M4

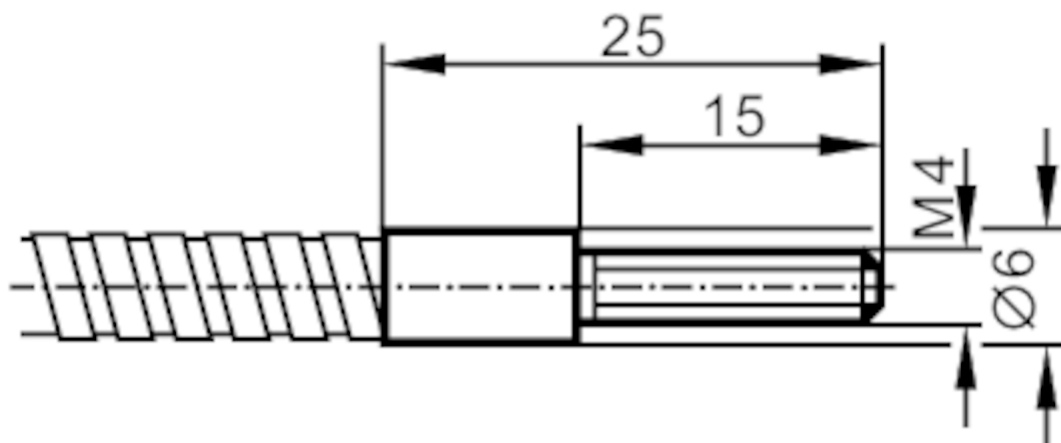

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

1 200,00

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

OOF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

400,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

56,00

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M4

E20128



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-A-A-M4

Følehovede lengde	[mm]	15,00
Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00; (for fast installasjon)
Fiberarrangement		
Materialer		Adapter: ABS
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		aluminium

Tilbehør

Varer som leveres	sekskantmutter: 4 x M4
	Tannlåseskive: 4
	riflet mutter: 1 x M11

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------