


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-M6/1,5M

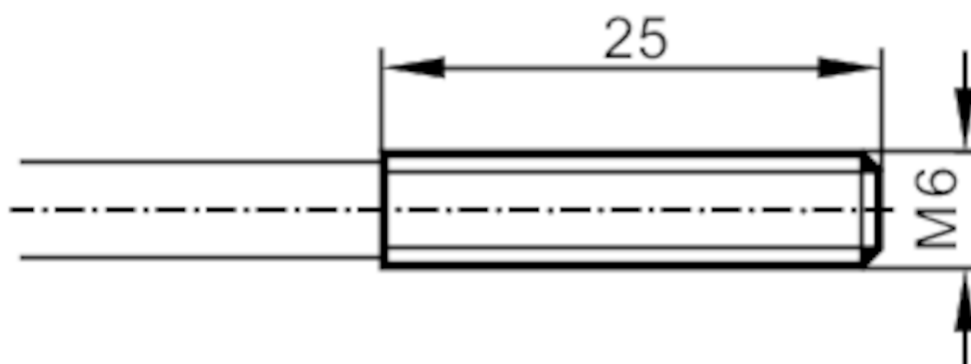

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
Applikasjon	For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OKF; OUF; OOF
--	---------------

OKF

Glassfiberoptikk	[mm]	36,00
------------------	------	-------

OOF

Glassfiberoptikk	[mm]	180,00
------------------	------	--------

OUF

Glassfiberoptikk	[mm]	36,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	60,50
Versjon av følehode		rett
Følehovede tråd		M6
Følehovede lengde	[mm]	25,00
Total lengde	[mm]	1 500,00



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-M6/1,5M

Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fiberarrangement		ⓘ
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PVC
Tilbehør		
Varer som leveres		sekskantmutter: 2 x M6, rustfritt stål:
		Tannlåseskive: 2
		riflet mutter: 1 x M11
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.