


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-A-A-M8/2M

utfasingsartikkel

Alternative artikler: E20137

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

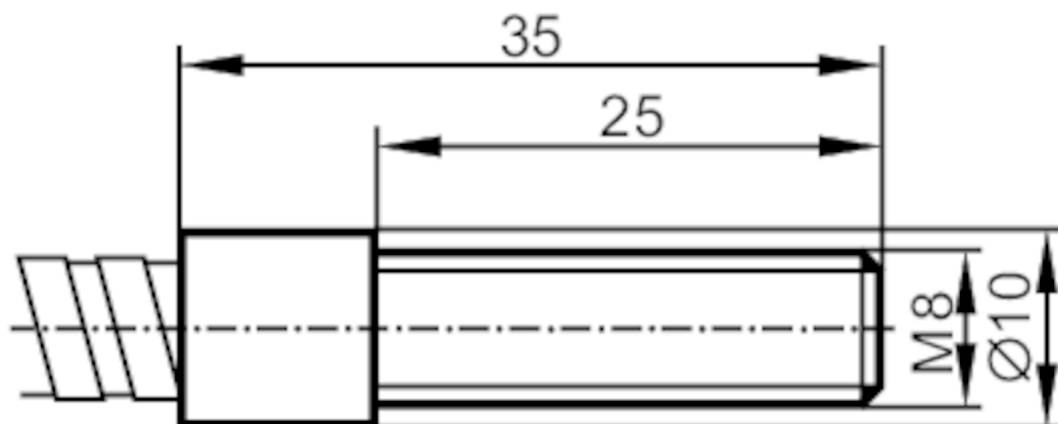

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Glassfiberoptikk

[mm]

56,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

164,00

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M8

Total lengde

[mm]

2 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00; (for fast installasjon)

Fiberarrangement



**Fiberoptisk diffus refleksjonssensor**

FT-30-A-A-M8/2M

Materialer	Adapter: PA
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	aluminium
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M8, rustfritt stål:
	Tannlåseskive: 2
	riflet mutter: 1 x M30
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.