




Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-E3/0,8M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20123

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

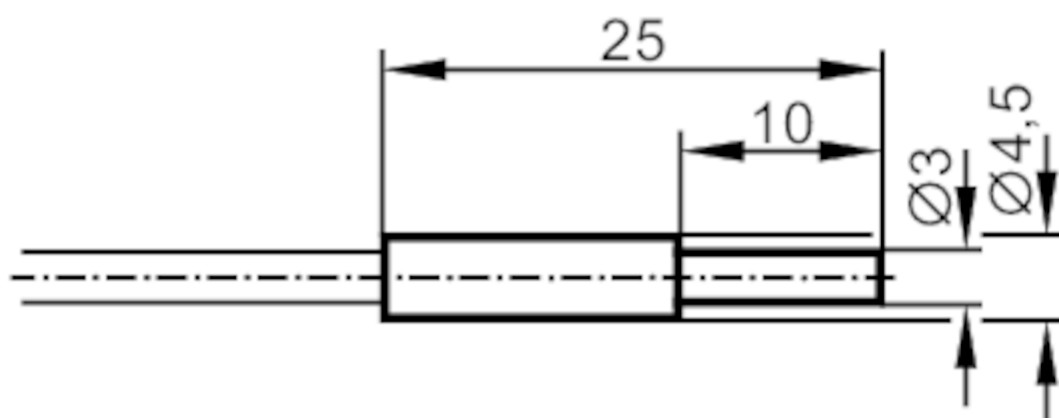

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk
forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Følehovede lengde

[mm]

25,00

Total lengde

[mm]

800,00

E20149



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-A-E3/0,8M

Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PVC
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.