




Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-A-A-R8

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

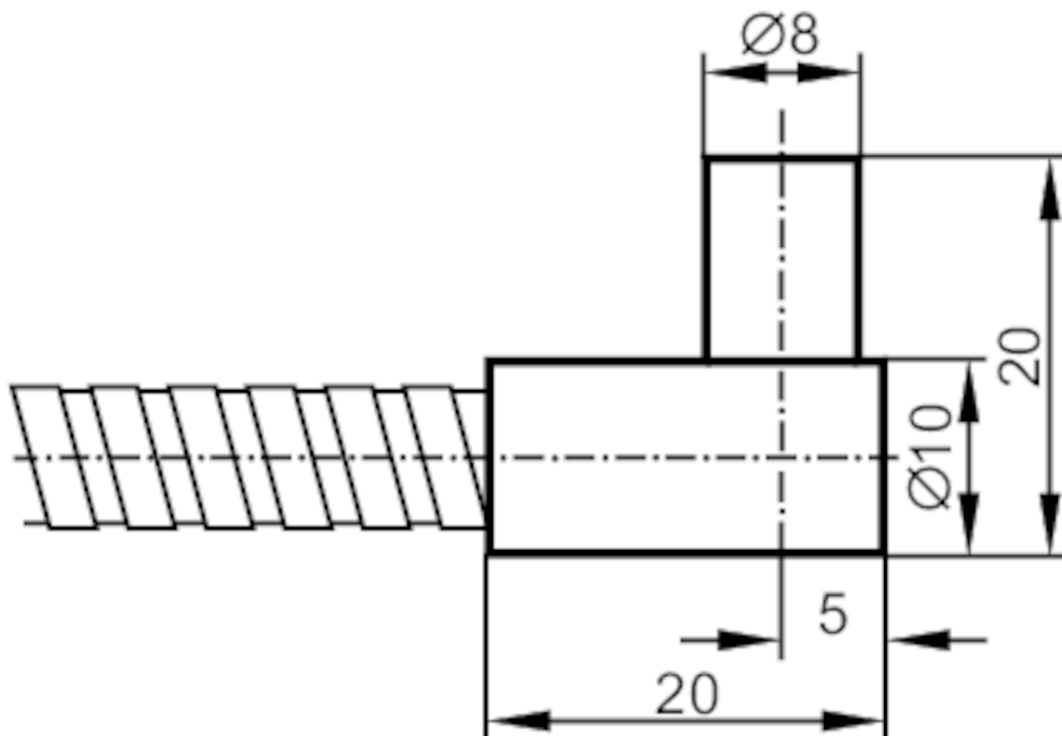

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Glassfiberoptikk

[mm]

70,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

93,80

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

8,00

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00; (for fast installasjon)

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

E20153



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-A-A-R8

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	aluminium
Tilbehør	
Varer som leveres	E20353
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.