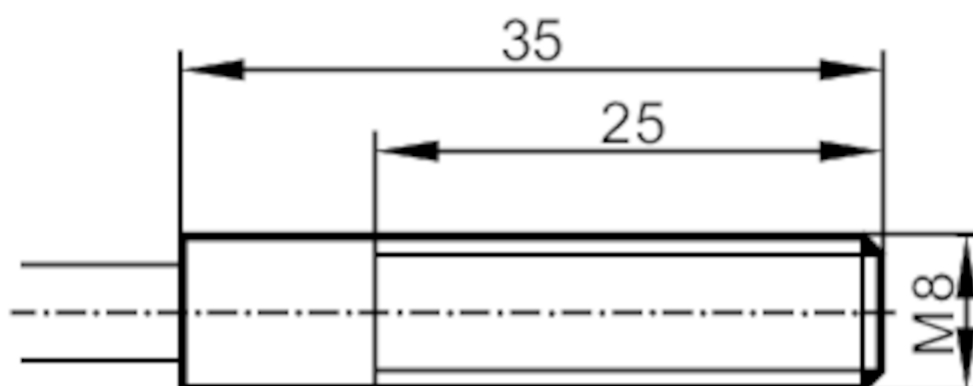


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-P-A-M8


Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
Applikasjon	For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OIF
--	-----

OIF

Glassfiberoptikk [mm]	70,00
-----------------------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
---------------------------	----------------

Mekaniske data

Vekt [g]	93,00
Versjon av følehode	rett
Følehovede tråd	M8
Total lengde [mm]	600,00
Liten bøyeradius [mm]	30,00
Fiberarrangement	⓪
Materialer	Adapter: PA
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	aluminium

E20156



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-P-A-M8

Fiberskjede materiale	PVC
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M8, rustfritt stål:
	Tannlåseskive: 2
	riflet mutter: 1 x M30
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.