




Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-P-A-R8

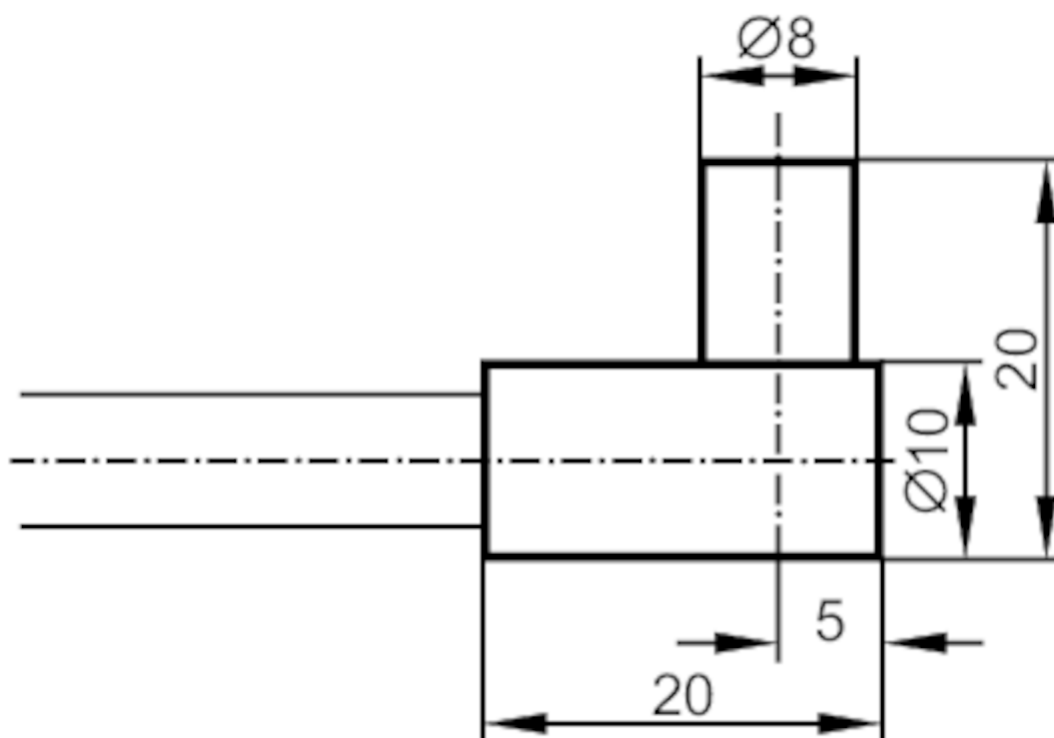

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Glassfiberoptikk

[mm]

70,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

91,00

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

8,00

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

E20157



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-P-A-R8

Fiberskjede materiale	PVC
Tilbehør	
Varer som leveres	E20353
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.