


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-A-A-M6

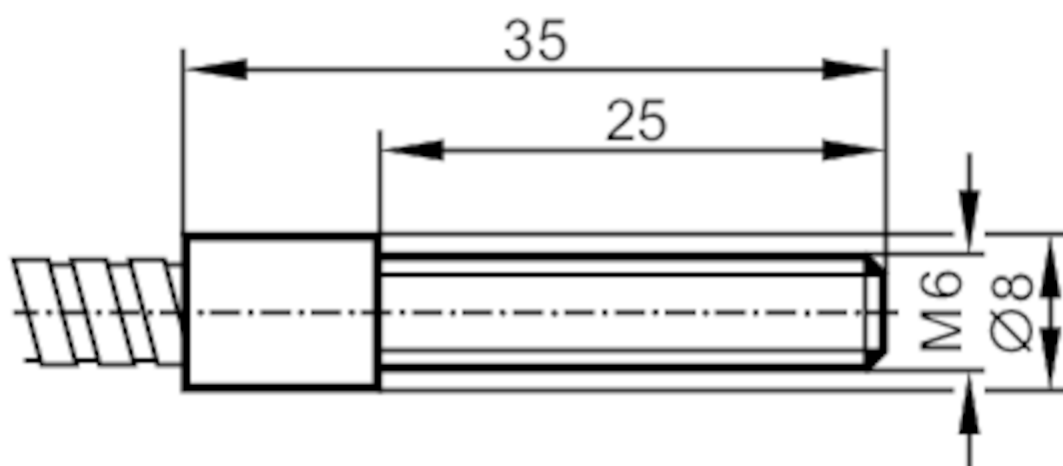

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
Applikasjon	Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OIF
--	-----

OIF

Utvalg av fiberoptikk [mm]	300,00
----------------------------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...290,00
---------------------------	-----------------

Mekaniske data

Vekt [g]	106,00
Versjon av følehode	rett
Følehovede tråd	M6
Total lengde [mm]	600,00
Liten bøyeradius [mm]	30,00; (for fast installasjon)
Fiberarrangement	●
Materialer	Adapter: PA
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	aluminium

E20160



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-A-A-M6

Fiberskjede materiale	aluminium
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 4 x M6, rustfritt stål:
	Tannlåseskive: 4
	riflet mutter: 1 x M30
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.