


## Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-P-A-M6

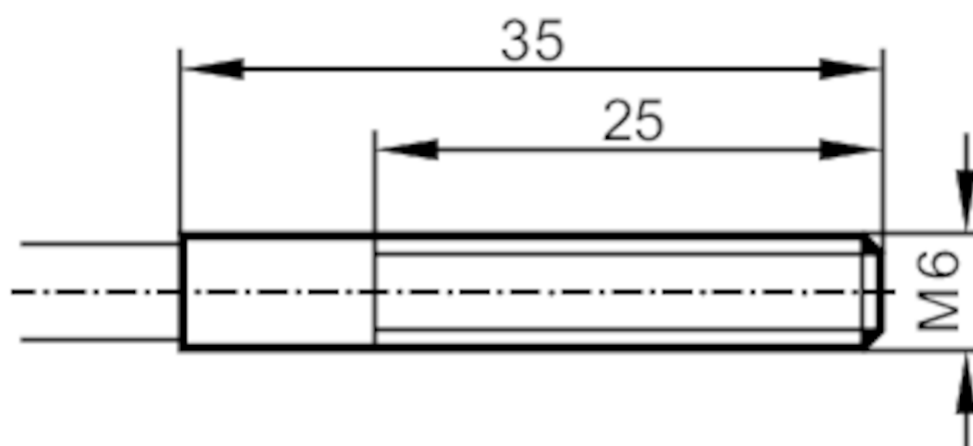

## Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

## Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

300,00

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

## Mekaniske data

Vekt

[g]

98,50

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M6

Følehovede lengde

[mm]

35,00

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

# E20164



## Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-P-A-M6

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Fiberhodet materiale  | aluminium                               |
| Fiberskjede materiale | PVC                                     |
| <b>Tilbehør</b>       |                                         |
| Varer som leveres     | sekskantmutter: 4 x M6, rustfritt stål: |
|                       | Tannlåseskive: 4                        |
|                       | riflet mutter: 1 x M30                  |
| <b>Merknader</b>      |                                         |
| Antall i forpakning   | 1,00 stk.                               |