


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-A-A-M4/1M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

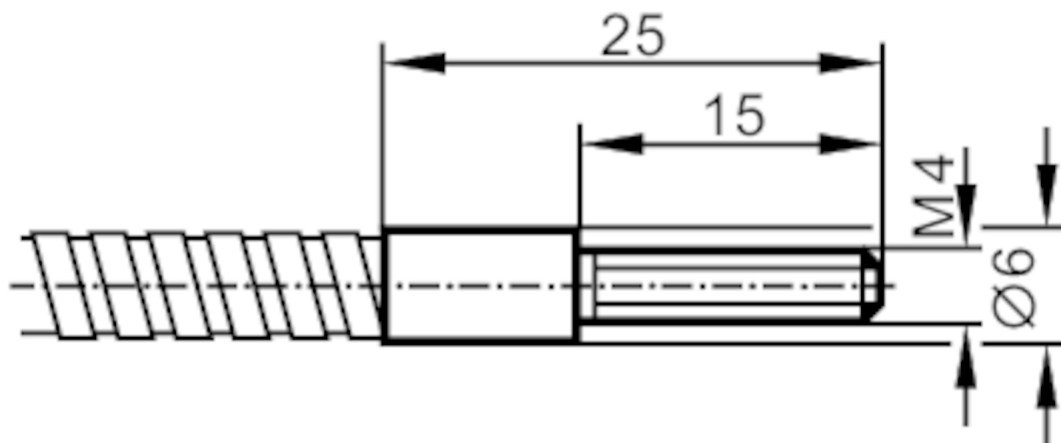

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

74,00

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M4

Følehovede lengde

[mm]

15,00

Total lengde

[mm]

1 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00; (for fast installasjon)

Fiberarrangement



**Fiberoptisk gjennomstrålesensor**

FE-00-A-A-M4/1M

Materialer	Adapter: ABS
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	aluminium
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 4 x M4
	Tannlåseskive: 4
	riflet mutter: 1 x M11
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.