


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-P-A-M6/2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20328

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

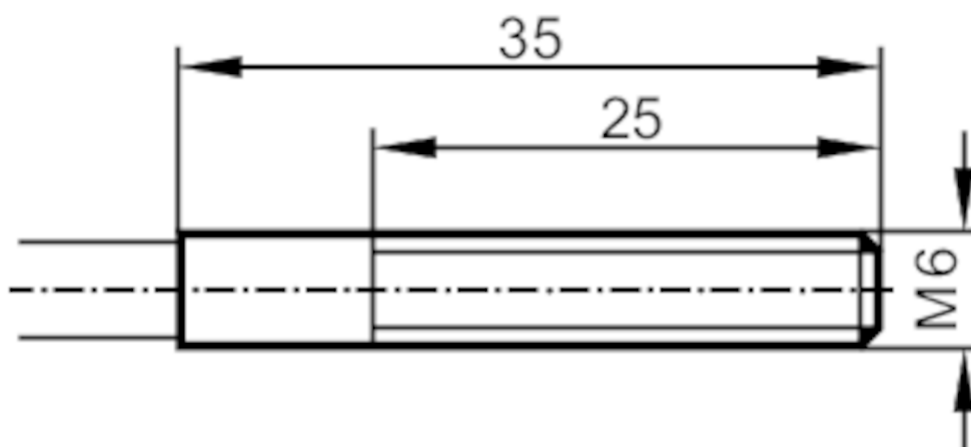

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

270,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M6

Følehovede lengde

[mm]

35,00

Total lengde

[mm]

2 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Fiberarrangement



**Fiberoptisk gjennomstrålesensor**

FE-30-P-A-M6/2M

Materialer	Adapter: PA
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.