


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-P-A-M8/2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

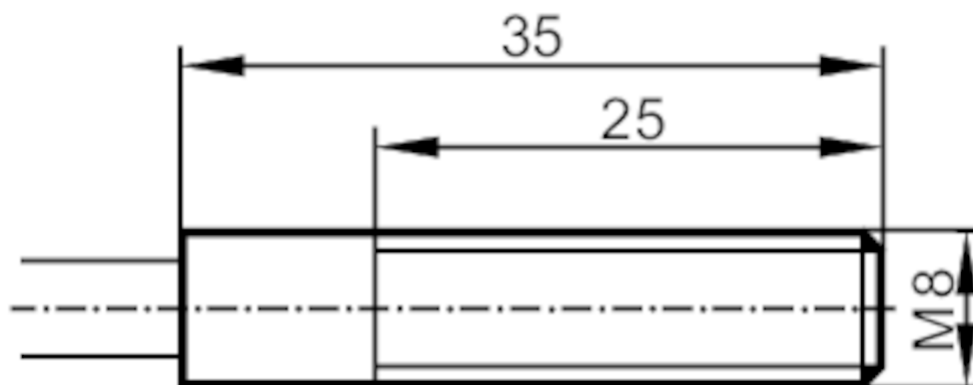

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OIF
--	-----

OIF

Glassfiberoptikk [mm]	56,00
-----------------------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
---------------------------	----------------

Mekaniske data

Versjon av følehode	rett
Følehovede tråd	M8
Total lengde [mm]	2 000,00
Liten bøyeradius [mm]	30,00
Fiberarrangement	⓪
Materialer	Adapter: PA
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC

E20221



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-P-A-M8/2M

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.