

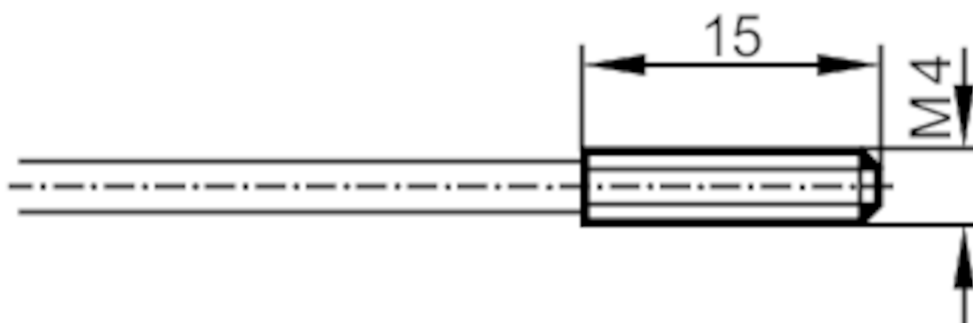
**Fiberoptisk gjennomstrålesensor**

FE-00-P-A-M4/0,3M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20059

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!


**Applikasjon**

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

**Deteksjonsområde**

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

**OKF**

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

**OUF**

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

**Driftsforhold**

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

**Mekaniske data**

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M4

Følehovede lengde

[mm]

15,00

Total lengde

[mm]

300,00

**Fiberoptisk gjennomstrålesensor**

FE-00-P-A-M4/0,3M

|                       |      |              |
|-----------------------|------|--------------|
| Liten bøyeradius      | [mm] | 10,00        |
| Fiberarrangement      |      | ●            |
| Materialer            |      | Adapter: PPE |
| Fibermateriale        |      | glass        |
| Fiberhodet materiale  |      | aluminium    |
| Fiberskjede materiale |      | PVC          |
| <b>Merknader</b>      |      |              |
| Antall i forpakning   |      | 1,00 stk.    |