


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-A-A-M6/3M

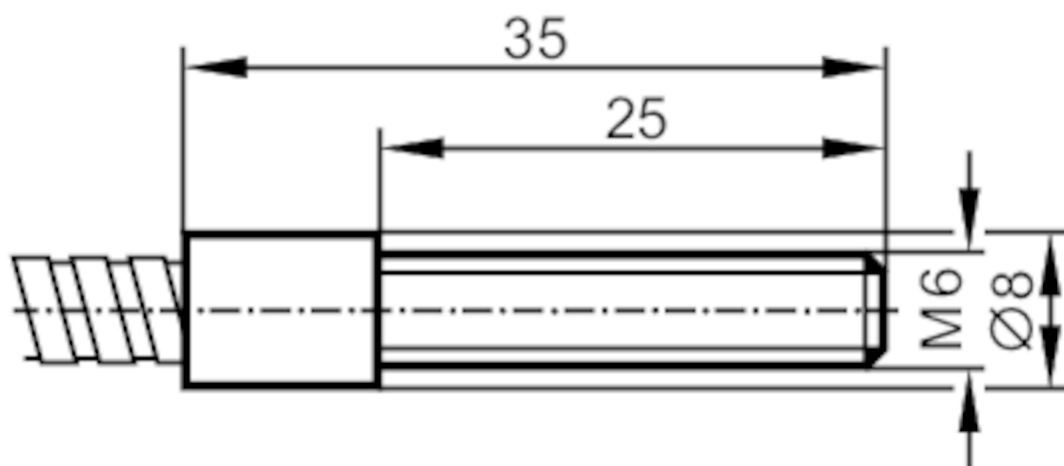

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

192,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

278,50

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M6

Total lengde

[mm]

3 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00; (for fast installasjon)

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

E20229



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-A-A-M6/3M

Fiberskjede materiale	aluminium
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 4 x M6, rustfritt stål:
	Tannlåseskive: 4
	riflet mutter: 1 x M30
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.