


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-V-R1

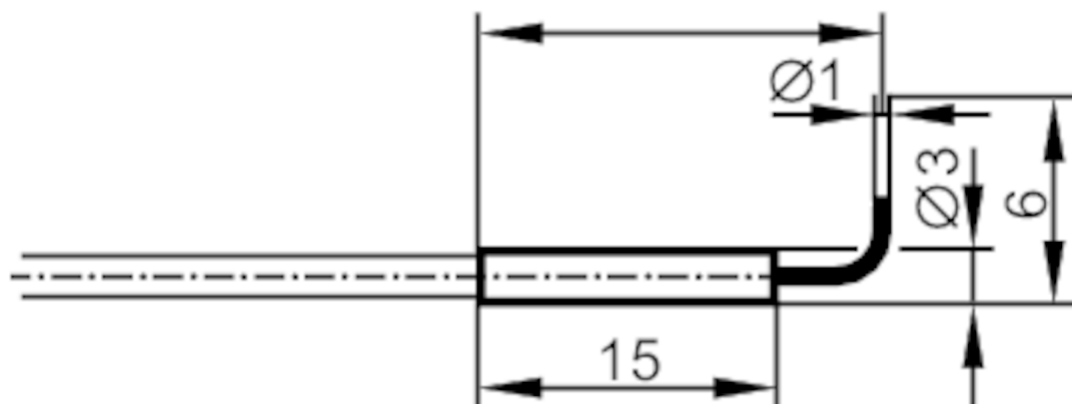

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk [mm] 40,00

OKF

Glassfiberoptikk [mm] 6,00

OOF

Glassfiberoptikk [mm] 24,00

OUF

Glassfiberoptikk [mm] 6,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt [g] 37,00

Versjon av følehode vinklet

Følehovede diameter [mm] 1,00

E20230



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-P-V-R1

Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fiberarrangement		①
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4301 / 304)
Fiberskjede materiale		PVC
Tilbehør		
Varer som leveres		Monteringsklemmer:, E20107
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.