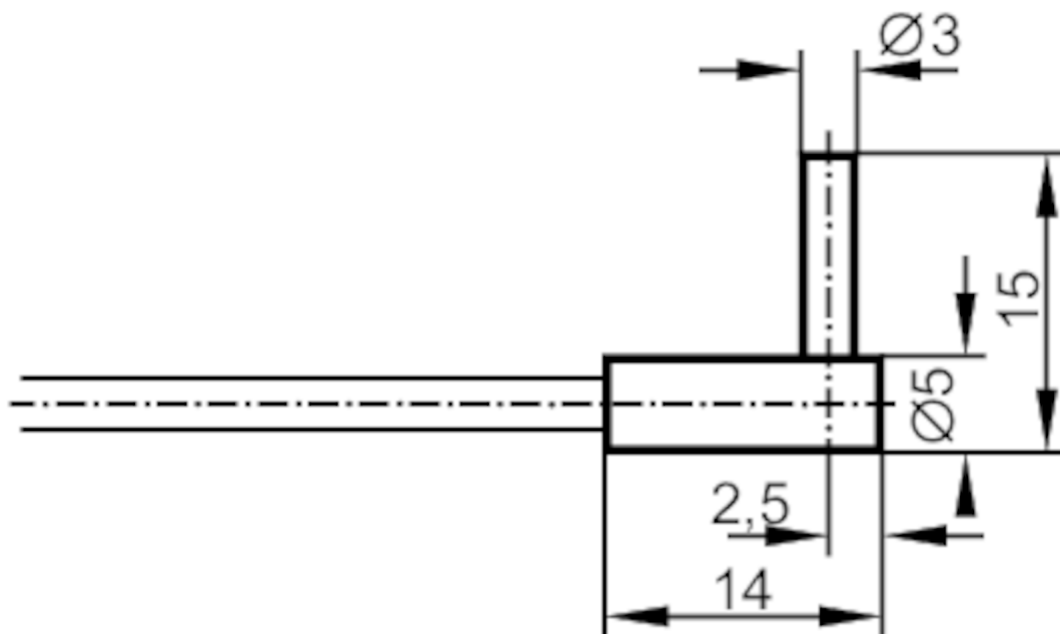



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-R3/1,5M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring


Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

108,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

108,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Følehovede lengde

[mm]

10,00

Total lengde

[mm]

1 500,00

Liten bøyeradius

[mm]

10,00

Materialer

Adapter: PPE

Fibermateriale

glass

E20235



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-R3/1,5M

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Tilbehør	
Varer som leveres	E20104
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.