


## Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-A-A-M8/4M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20152

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

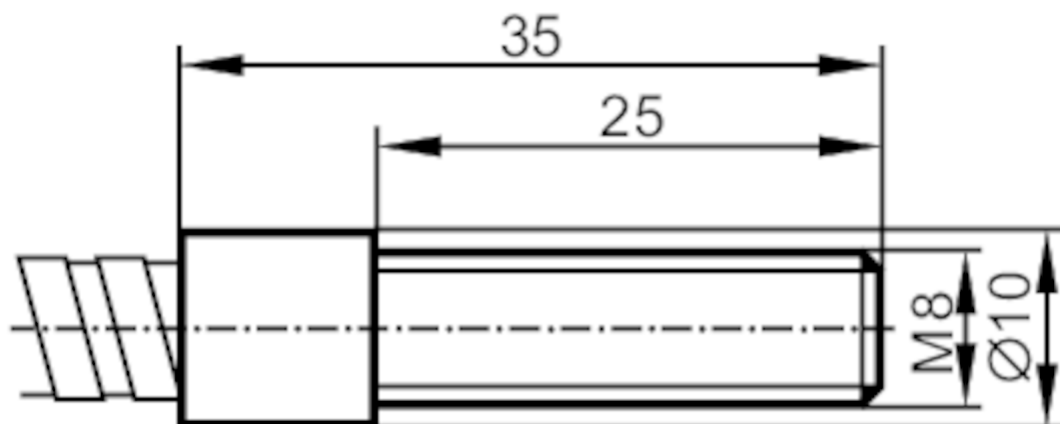

## Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

## Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

## OIF

Glassfiberoptikk

[mm]

36,00

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

## Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede tråd

M8

Total lengde

[mm]

4 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

E20246



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-A-A-M8/4M

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Fiberskjede materiale | aluminium |
| Merknader             |           |
| Antall i forpakning   | 1,00 stk. |