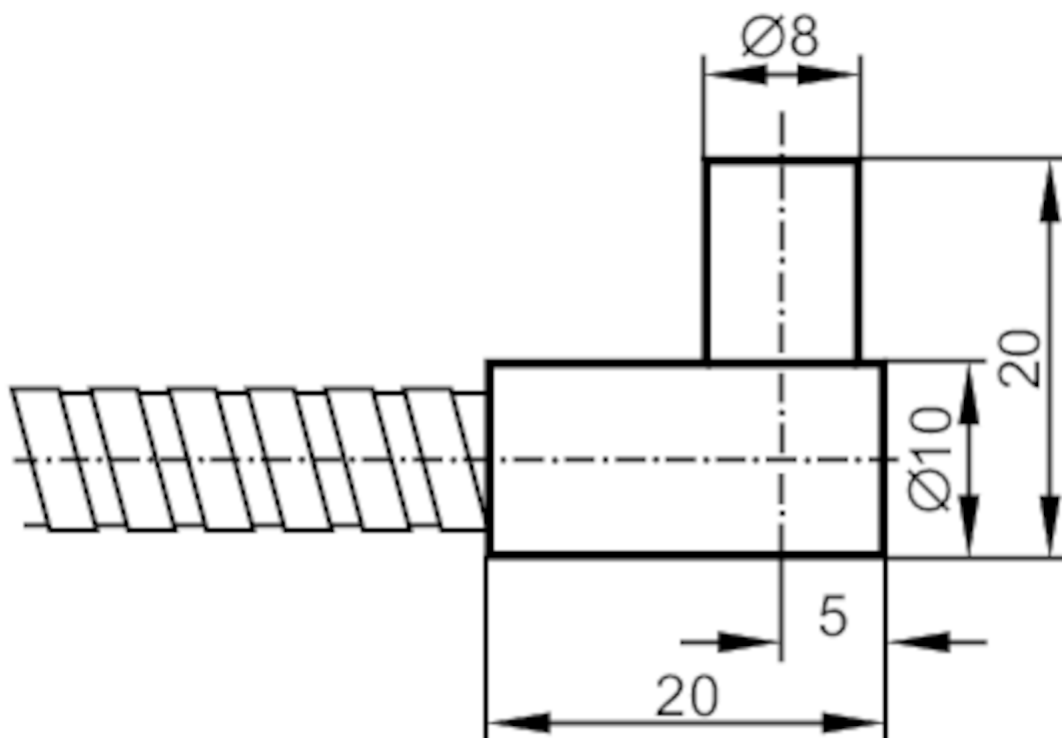



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-A-A-R8/3M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring


Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Glassfiberoptikk

[mm]

45,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

240,00

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

8,00

Total lengde

[mm]

3 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00; (for fast installasjon)

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

E20248



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-A-A-R8/3M

Fiberskjede materiale	aluminium
Tilbehør	
Varer som leveres	E20353
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.