


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-M6/S 1,3m lang

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

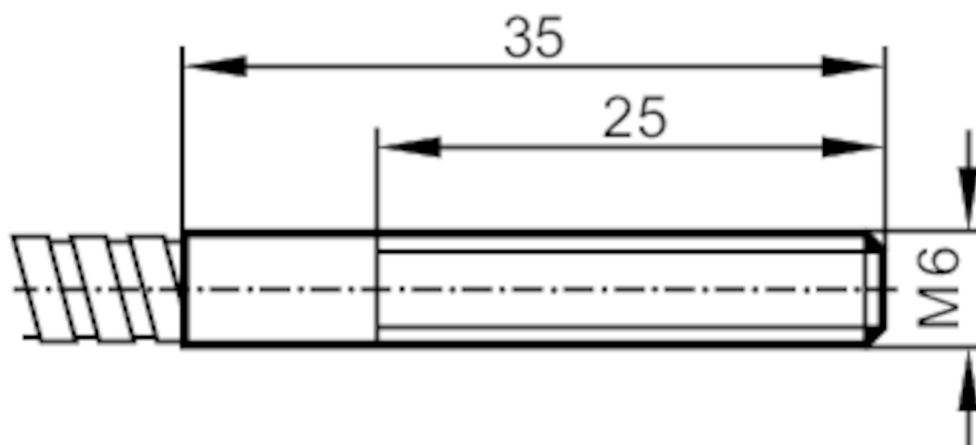

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OKF; OUF
--	----------

OKF

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

OUF

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...350,00
----------------------	------	-----------------

Mekaniske data

Versjon av følehode		rett
Følehovede tråd		M6
Følehovede lengde	[mm]	35,00
Total lengde	[mm]	1 300,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Materialer		Adapter: ABS
Fibermateriale		glass

E20264



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-M6/S 1,3m lang

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	aluminium
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.