


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-R3

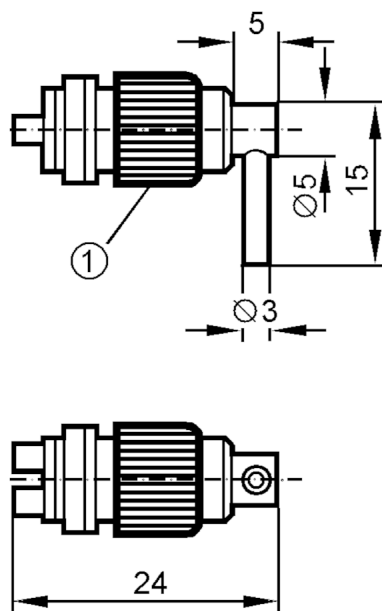

- 1 Låsemuttere:
2 OKF med fiberoptisk

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk
forsterkertype

OKF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

25,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

14,00

Versjon av følehode

vinklet; med adapter for direkte montering

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Total lengde

[mm]

24,00

Fiberarrangement



Materialer

Låsemuttere:: plast

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.